


BUSSOLA DI GUIDA ESTRAIBILE IN BRONZO
REMOVABLE BRONZE GUIDE BUSH
AUSZIEHBARE BRONZE-FÜHRUNGSBUCHSE

EBU-7B

Acciaio: Da cementazione con bronzo
Steel: Case hardened with bronze
Stahl: Einsatzhärtung mit Bronze

Durezza: HRC 60-62
Hardness: HRC 60-62
Härte: HRC 60-62

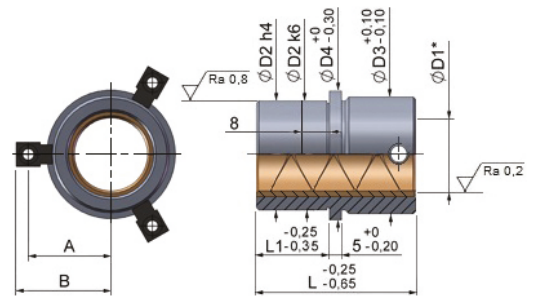

Esecuzione: Il riporto in bronzo per lo scorrimento è eseguito con tecnologia Pedrotti

Execution: Bronze overlay for sliding performed using Pedrotti technology

Ausführung: Die Bronzebeschichtung zum Gleiten wird mit Pedrotti-Technologie ausgeführt

D1	INGOMBRO - ENCUMBRED - BELASTUNG	
	A	B
18/19	21,7	29,2
24/25	26,7	34,2
30/32	31,2	38,7
40/42	36,2	43,7
50/52	44,2	51,7
63	50,7	58,2

Specifiche: Da corredare con nr. 3 staffe e viti M8x20
Specification: To be accompanied with nr. 3 brackets and screws M8x20
Spezifikationen: Verwendung mit nr. 3 Bügeln und Schrauben M8x20

D1*	TIPO CORTA - SHORT TYPE - TYP KURZ					
	D1	L	D2	D3	D4	L1
+0,006 / +0,010	18 / 19	33	28	29	34	18
+0,006 / +0,010	24 / 25	37	38	38	44	22
+0,008 / +0,012	30 / 32	44	45	45	53	29
+0,008 / +0,012	40 / 42	52	54	55	63	37
+0,008 / +0,012	50 / 52	62	65	70	79	47
+0,008 / +0,012	63	75	81	83	92	60

D1*	TIPO MEDIA - MEDIUM TYPE - TYP MITTEL					
	D1	L	D2	D3	D4	L1
+0,006 / +0,010	18 / 19	50	28	31	34	18
+0,006 / +0,010	24 / 25	55	38	39	44	23
+0,008 / +0,012	30 / 32	60	45	48	53	26
+0,008 / +0,012	40 / 42	67	54	58	63	30
+0,008 / +0,012	50 / 52	75	65	74	79	35
+0,008 / +0,012	63	90	81	87	92	48

D1*	TIPO LUNGA - LONG TYPE - TYP LANG					
	D1	L	D2	D3	D4	L1
+0,006 / +0,010	18 / 19	60	28	31	34	23
+0,006 / +0,010	24 / 25	80	38	39	44	23
+0,008 / +0,012	30 / 32	90	45	48	53	26
+0,008 / +0,012	40 / 42	100	54	58	63	30
+0,008 / +0,012	50 / 52	110	65	74	79	35
+0,008 / +0,012	63	130	81	87	92	48

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL